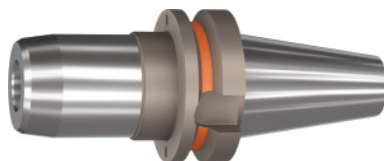


Garant**Mandrino a espansione idraulica BASIC sottile, forma AD, BT 30 corto, Ø di serraggio D1: 12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303820 12
GTIN	4067263239703
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Foro Balluffchip.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.**

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

Descrizione tecnica

a	1 mm
Ø Attacco D ₁	12 mm
Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Ø Esterno D	46 mm
Ø D ₂	32 mm
Adattatore	BT 30 corto
Norma	DIN 6359

Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Esecuzione	BT-DC