


**Garant**

**Mandrino a espansione idraulica BASIC corto, sottile, forma AD, BT 30, Ø di serraggio D1: 6mm**

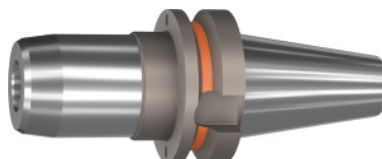

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303471 6      |
| GTIN            | 4067263239642 |
| Classe articolo | 31A           |

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Concentricità  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione  $V = 10 \text{ mm}$ ).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrificante fino a 80 bar.**

### Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

### Condizioni di fornitura:

Incluse vite di regolazione della lunghezza e chiave esagonale con impugnatura a T.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

## Descrizione tecnica

|   |       |
|---|-------|
| Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera | 63 mm |
| Ø Attacco $D_1$                               | 6 mm  |
| Filettatura M                                 | M5    |
| Ø $D_2$                                       | 26 mm |
| Ø Esterno D                                   | 46 mm |
| Sporgenza totale Dim. A                       | 55 mm |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| L <sub>2</sub>                             | 43 mm                             |
| Adattatore                                 | BT 30                             |
| Norma attacco                              | ISO 7388-2                        |
| Norma attacco                              | ISO 7388-2                        |
| Forma                                      | AD                                |
| Passaggio interno per LR                   | sì, con max. 80 bar               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciatura                    | HSC                               |
| Foro Balluffchip                           | sì                                |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino idraulico                |