


Garant

Mandrino a espansione idraulica BASIC corto, sottile, forma AD, BT 30, Ø di serraggio D1: 16mm

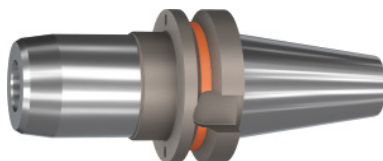

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303471 16
GTIN	4067263239680
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione $V = 10 \text{ mm}$).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.**

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Condizioni di fornitura:

Incluse vite di regolazione della lunghezza e chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M12x1
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø Attacco D ₁	16 mm
L ₂	47,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	63 mm

Ø Esterno D	45 mm
Adattatore	BT 30
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico