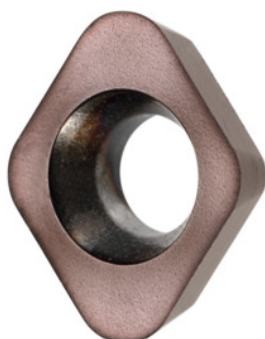


**Garant****XDHW 10T310, HB7720, Modello: ST1400**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211902 ST1400
GTIN	4045197479662
Classe articolo	21A

### Descrizione

**Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.Avanzamento  $f_z$ : 0,2 mm

### Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento $f_z$	0,2 mm
Raggio di curvatura	1 mm
Codice ISO Inserto	XDHW 10T310
Tipo	HB7720
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	270 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	130 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto	100 m/min	H
GG(G)	idoneo	220 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	500 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		