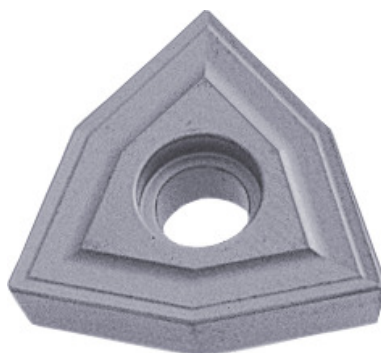


**Inserto KOMET® Unisix®, BK6115, Codice modello W29: 34-000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236860 34-000
GTIN	
Classe articolo	24T

**Descrizione****Per:**

n. art. 236650; 236660; 236685; 236686

**Nota:****I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

**Descrizione tecnica**

Descrizione	34-000
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 06T304
Tipo	BK6115
Modello	GG(G); ST900
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	80 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	idoneo		