


**HOLEX**

**Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 70X10mm**

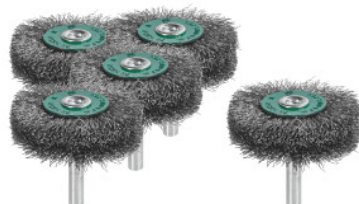

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5742 70X10
GTIN	4067263136323
Classe articolo	GGN

## Descrizione

### Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, Ø **codolo 6 mm**.

Corrisponde al n. art. 574253.

### Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

## Descrizione tecnica

Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	19 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	70 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Spessore setole	0,2 mm
Larghezza utile L <sub>1</sub>	10 mm
Materiale guarnizione	filo INOX

Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola circolare

---

## Accessori

Spazzola circolare con gambofile in INOX 0,20 mm Ø spazzole D1×larghezza utile L1 70X10 mm	574253 70X10
---	--------------