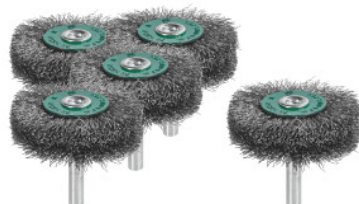


**HOLEX****Spazzola circolare con gambo filo in INOX 0,20 mm, Ø Spazzole D1×  
Larghezza utile L1: 80X12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5742 80X12
GTIN	4067263136330
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

Qualità di filo speciale ondulato, Ø **codolo 6 mm.**

Corrisponde al n. art. 574253.

**Uso:**

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

**Descrizione tecnica**

Spessore setole	0,2 mm
Larghezza spazzola	12 mm
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	20 mm
Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	80 mm
Larghezza utile L <sub>1</sub>	9 mm

Materiale guarnizione	filo INOX
Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola circolare

---

## Accessori

Spazzola circolare con gambofilo in INOX 0,20 mm Ø spazzole D1×larghezza utile L1 80X12 mm	574253 80X12
---	--------------