


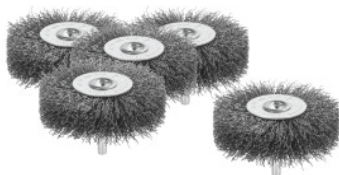

Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,30 mm, Ø Spazzole D1× Larghezza utile L1: 80X18mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5740 80X18
GTIN	4067263136392
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, Ø **codolo 6 mm**.

Corrisponde al n. art. 574050.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	15000 min ⁻¹
Larghezza utile L ₁	13 mm
Lunghezza utile H ₁	20 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Spessore setole	0,3 mm
Ø Spazzola D ₁	80 mm
Materiale guarnizione	filo in acciaio
Trecce	ondulata

Tipo di prodotto

Spazzola circolare

AccessoriSpazzola circolare con gambofile in acciaio 0,30 mm Ø
spazzole D1×larghezza utile L1 80X18 mm

574050 80X18