


HOLEX

Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm, Ø spazzole D1×Ø foro d 1 / filettatura M: 115XM14mm

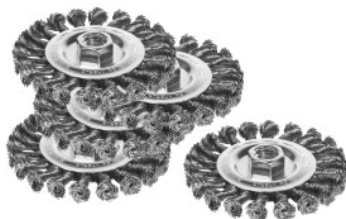

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola circolare diritta con filo liscio da 0,50 mm, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.** Corrisponde al n. art. 571203.

Uso:

Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, rattivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.

Intrecciato verso sinistra per evitare una torsione precoce. Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto **in smerigliatrici angolari.**

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	12500 min ⁻¹
Filettatura M	M14
Spessore setole	0,5 mm
Larghezza utile L ₁	14 mm
Ø Spazzola D ₁	115 mm
Numero di trecce	20

Lunghezza utile H ₁	24 mm
Materiale guarnizione	filo in acciaio
Tipo di prodotto	Spazzola circolare

Accessori

Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm Ø Spazzole D1 × Ø Foro d 1 / filettatura M 115XM14 mm	571203 115XM14
--	----------------