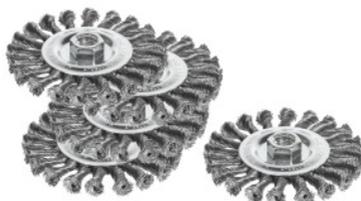


**HOLEX****Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm, Ø Spazzole D1×Ø Foro d 1 /  
Filettatura M: 125XM14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5712 125XM14
GTIN	4067263136507
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

Spazzola circolare diritta con filo liscio da 0,50 mm, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.**

**Come n. art. 571203.**

**Uso:**

Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, rinvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.

**Intrecciato verso sinistra** per evitare una torsione precoce. Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto **in smerigliatrici angolari**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile H <sub>1</sub>	29 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	125 mm
Numero di trecce	20
Larghezza utile L <sub>1</sub>	14 mm
Spessore setole	0,5 mm
Filettatura M	M14

Numero massimo giri	12500 min <sup>-1</sup>
Materiale guarnizione	filo in acciaio
Tipo di prodotto	Spazzola circolare

## Accessori

Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm Ø Spazzole D1 x Ø Foro d 1 / filettatura M 125XM14 mm	571203 125XM14
--	----------------