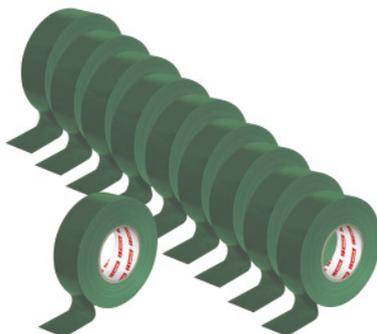


HOLEX**Nastro adesivo rinforzato, verde oliva, Larghezza × Lunghezza (mm×m):
50X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3768 50X50
GTIN	4067263137634
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. **riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio**).

Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.

Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione.

Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all'abrasione.

Di uso universale per lavori di riparazione.

Resistenza ai raggi UV, ottima resistenza allo strappo e all'abrasione.

Buona forza adesiva anche su superfici ruvide.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Descrizione tecnica

Colore	verde
Resistenza alla trazione	5,8 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	40 °C
Materiale supporto	Tessuto
Guaina conduttrice presente	no
Massa adesiva	Gomma naturale
Applicazione	Fissare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Legare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Imballare
Applicazione	Mascherare
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	con strappo manuale
Finezza del tessuto	59 mesh
Forza adesiva su acciaio	0,33 N/mm
Durata minima	12 mese
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Larghezza	50 mm
Elasticità	12,5 %
Lunghezza	50 m
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Spessore	0,3 mm
Attributo del nome del prodotto	verde oliva
Tipo di prodotto	Nastro adesivo

Accessori

Nastro adesivo rinforzato larghezza × lunghezza (mm×m)
50X50

083768 50X50