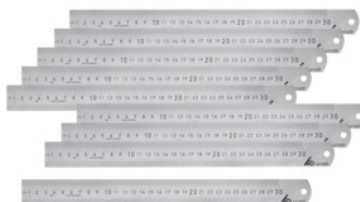


**Riga flessibile di precisione Inox, opaca, 10 pezzi, Lunghezza: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG4601 300
GTIN	4069515044769
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio **inossidabile** speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.

Incisione elettrolitica della scala. Superficie in esecuzione opaca antiriflesso.

Fornitura:

10x riga in acciaio di precisione n. art. 461600 n. 300.

Descrizione tecnica

Spessore sezione trasversale	1 mm
Lunghezza	300 mm
Taratura	F10
Limite di errore	0,4 mm
Larghezza sezione trasversale	30 mm
Norma	EG II
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga
USP1	Riga flessibile di precisione

USP2

Inox, opaca, 10 pezzi

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4601 300
