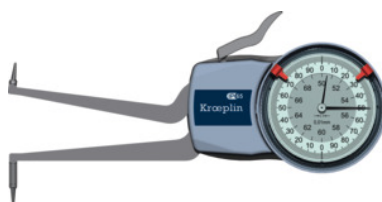


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Comparatori per interni, Intervallo di misurazione: 50-70mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438950 50-70
GTIN	2050001036902
Classe articolo	46Q

**Descrizione****Esecuzione:**

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Descrizione tecnica**

Profondità scanalatura massima	8 mm
Larghezza scanalatura minima	1,5 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1 mm
Risoluzione	0,01 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	80 mm
Intervallo di misurazione	50 - 70 mm
Limite di errore	0,03 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	65 mm
Taratura	C7

Grado di protezione IP	IP 65
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

**Servizi**

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S