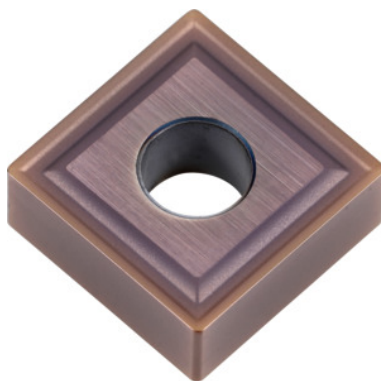


**Garant**
**SNMG 120404, Tipo: HB7415**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251222 HB7415
GTIN	4045197816580
Classe articolo	21G

## Descrizione

SNMG 120404 HB7415 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7415

Rompitrucioli: TIM

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 70 m/min

## Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,1 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	S
Rompitrucioli	TIM
Profondità di taglio $a_p$	1 - 4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 70 m/min

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura