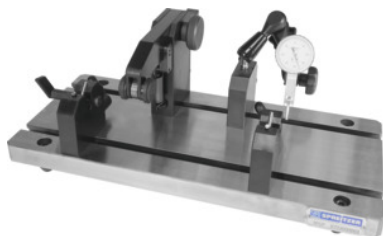


**Strumento per controlli di concentricità RPGP, Per Ø Pezzo: 1-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Classe articolo	46L

**Descrizione****Esecuzione:**

Piastra di supporto temprata e rettificata con 2 guide di serraggio. Spostamento continuo dei supporti prismatici (con appoggi in metallo duro), del dispositivo di scorrimento e del supporto snodato. Battuta universale montabile in piano e rettangolare rispetto ai prismi. **Angolo del prisma di 108°** per il controllo anche di pezzi poligonali. Supporto snodato per l'alloggiamento del comparatore a stelo o del comparatore a leva.

**Uso:**

Controllo di precisione di planarità e rotazione concentrica di pezzi posti in rotazione.

**Fornitura:**

Piastra base con 2 supporti prismatici e una battuta, dispositivo di scorrimento e supporto snodato (senza comparatore)

**Accessori speciali:**

Supporto snodato con tassello n. art. 443295. Supporti prismatici e supporti per alberi senza centri n. art. 443050 – 443160 con larghezza del tassello 10 h6. Su richiesta supporto prismatico regolabile in altezza.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza piastra base	350 mm
Per Ø pezzo	1 - 25 mm
Peso	12 kg

Larghezza piastra base	160 mm
Larghezza cava H7	10 mm
Tipo di prodotto	Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

## Accessori

Coppia di supporti per alberi senza centri Per altezza contropunte 50/75 mm	443160 50/75
Supporto snodato con tassello Profondità arco 130 mm	443295 130
Supporto snodato con tassello Profondità arco 200 mm	443295 200
Coppia di supporti per alberi senza centri, regolabili in altezza Per Ø Pezzo max. 32 mm	443050 32