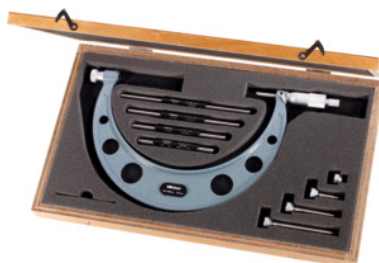


Mitutoyo**Micrometro a grande capacità, Intervallo di misurazione: 500-600mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 420810 500-600 |
| GTIN | 2050001059970 |
| Classe articolo | 44A |

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo e superficie di contatto temprati e rettificati; bloccaggio a levetta dello stelo. Dotato di frizione. Tamburo graduato cinquantessimale in esecuzione cromata antiriflesso con tacche e cifre incise in nero di facile lettura.

I 4 steli sono facilmente sostituibili e permettono di coprire un campo di misura di 100 mm per ciascuna dimensione.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Numero di punte di contatto | 4 |
| Numero di aste di regolazione | 4 |
| Intervallo di misurazione | 500 - 600 mm |
| Peso | 10,4 kg |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Ø Stelo | 8 mm |
| Campo di misura degli steli | 25 mm |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm |
| Ø Tamburo graduato | 21 mm |

| | |
|------------------|-----------------|
| Taratura | S3 |
| Limite di errore | 3 μm |
| Norma | Norma interna |
| Metrologia | analogico |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Micrometro |

Servizi

| | |
|--|----------------|
| Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 500-600 mm | 020450 500-600 |
|--|----------------|