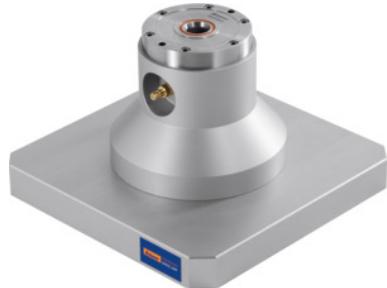


Garant**Supporto ZeroClamp con 1 centro di serraggio, Modello: 12811****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360030 12811
GTIN	4045197416025
Classe articolo	31O

Descrizione**Esecuzione:**

Ø Unità di serraggio di **120 mm**, indexato.

Per :

Per piastre base con interasse 200.

Fornitura:

Incluso connettore di accoppiamento e codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16.

Accessori speciali:

Giunto ad attacco rapido n. art. 360019 Dim. 10241 / 10003.

Larghezza B: 330 mm

Altezza della struttura H: 150 mm

Numero di perni di serraggio: 4

Filettatura di raccordo: 1/8 pollici

Descrizione tecnica

Larghezza B	330 mm
Altezza della struttura H	150 mm
Modello	12811
Numero di perni di serraggio	4

Serie	ZeroClamp
Filettatura di raccordo	1/8 pollici
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio sul punto zero

Accessori

ZeroClamp, accoppiamento rapido Modello 10241	360019 10241
ZeroClamp, accoppiamento rapido Modello 10003	360019 10003