


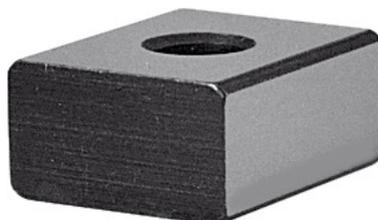

Tassello piatto rettificato, Misura cava b₁ della macchina e del dispositivo: 22mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 375370 22 |
| GTIN | 4020772071752 |
| Classe articolo | 35A |

Descrizione

Esecuzione:

Battute rettificate, quindi tempi d'allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

Uso:

I tasselli piatti sono utili, **quando un dispositivo viene sempre utilizzato su una macchina con la stessa larghezza di scanalatura.**

Materiale:

Acciaio C 15 temprato.

Precisione:

Dim. b = accoppiamento h6.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-------|
| Lunghezza | 32 mm |
| Misura cava b ₁ della macchina e del dispositivo | 22 mm |
| Per viti DIN 84, DIN 912 | M6×16 |
| Altezza H | 12 mm |
| Modello | 6322B |

Tipo di prodotto

Tassello