


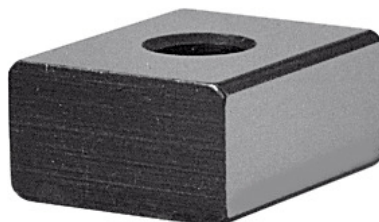

Tassello piatto rettificato, Misura cava b₁ della macchina e del dispositivo: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375370 10
GTIN	4020772071691
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Battute rettificate, quindi tempi d'allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

Uso:

I tasselli piatti sono utili, **quando un dispositivo viene sempre utilizzato su una macchina con la stessa larghezza di scanalatura.**

Materiale:

Acciaio C 15 temprato.

Precisione:

Dim. b = accoppiamento h6.

Descrizione tecnica

Per viti DIN 84, DIN 912	M4×10
Misura cava b ₁ della macchina e del dispositivo	10 mm
Lunghezza	20 mm
Altezza H	8 mm
Modello	6322B

Tipo di prodotto

Tassello