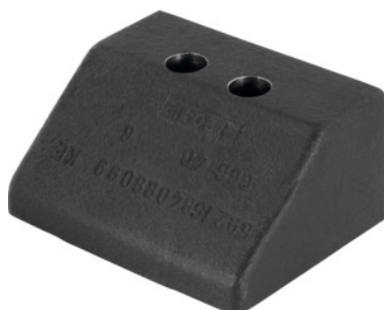


**Ganascia lavorabile per Centro Gripp, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361186 125
GTIN	4250364402323
Classe articolo	34A

**Descrizione****Materiale:**

GGG40 – temprabile.

**Per:**

Centro Gripp n. art. 361180.

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio.

**Descrizione tecnica**

Altezza ganasce h	58 mm
Lunghezza ganasce l	94,5 mm
C <sub>1</sub>	54 mm
Per modello	125
Per codice a colori	Centro Gripp
Larghezza ganasce b	124 mm
Larghezza scanalatura c	12 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

