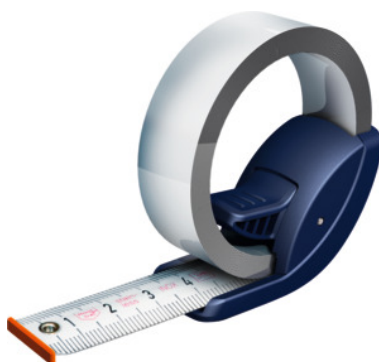


Garant**Nastro in acciaio "Quickmeter", Lunghezza del nastro: 3m**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461992 3
GTIN	4045197523587
Classe articolo	41H

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio legato inossidabile, indistruttibile con verniciatura resistente all'abrasione. Con pratica clip da cintura.

Vantaggi:

Grazie alla bombatura convessa, il nastro resta **piatto** sul tavolo; in questo modo è possibile leggere e trasmettere le misure in modo semplice e senza errori.

Funzione:

Si srotola automaticamente alla pressione del tasto e si arresta al suo rilascio.

Descrizione tecnica

Larghezza del nastro	16 mm
Lunghezza del nastro	3 m
Larghezza	24 mm
Ø	62 mm
Norma	EG II
Materiale	Acciaio legato, INOX

Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5 m	026240 5
---	----------