


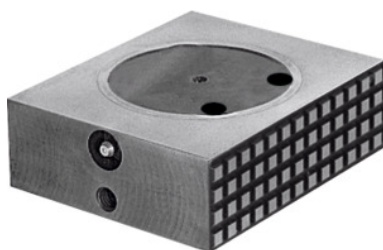

## Ganascia oscillante mobile, Per modello: 125



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361660 125
GTIN	4250364400916
Classe articolo	34A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ganascia mobile con zigrinatura su un lato.

#### Uso:

- Per il serraggio di pezzi non paralleli.
- Per l'alloggiamento di ganasce senza profilo n. art. 361950; 361960; 361970.

#### Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

#### Per:

NC8, Garant-NC, titanio.

#### Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

### Descrizione tecnica

Larghezza ganasce b	124,4 mm
Altezza ganasce h	39,5 mm
Lunghezza ganasce l	84 mm
Per modello	125
Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	LC-GARANT

Per codice a colori	LC
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	HOLEX NC
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite