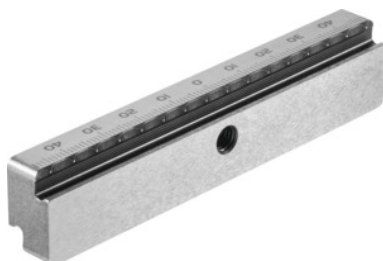


Garant**Inserto di serraggio Dual con Gripp 5/5, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361141 100
GTIN	4045197849175
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.**

2 stadi di serraggio con altezza di 5 mm.

Vantaggi:**Invertendo la ganasce, si crea un secondo stadio di serraggio.****Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Descrizione tecnica

Lunghezza l_1	9 mm
Lunghezza ganasce l	12 mm
Altezza h_1	15 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza l_2	9 mm
Larghezza ganasce b	100 mm
Altezza h_2	15 mm

Per codice a colori	Xpent1-2
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite