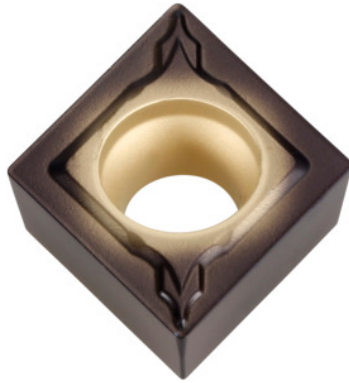


**Garant**
**CCMT 09T308, Tipo: HB7020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CCMT 09T308 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 2,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Tipo	HB7020

Impiego principale	P
Rompitrucoli	SS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura