


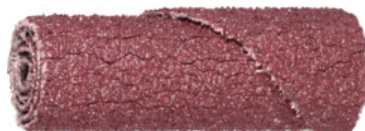

Rullo abrasivo cilindrico (A) grana 150 fine, Ø Rulli abrasivi × Lunghezza rulli: 6X38mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	553885 6X38
GTIN	4045197524560
Classe articolo	52E

Descrizione

Esecuzione:

I rulli abrasivi sono composti da tela abrasiva arrotolata, **corindone normale (A)**.
Forma cilindrica.

Per:

Supporti per rulli abrasivi n. art. 553835.

Per:

Ø alloggiamento supporto × lunghezza complessiva: 3×63

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	26000 min ⁻¹
Grana	150
Ø Rulli abrasivi	6 mm
Lunghezza rulli abrasivi	38 mm
Grado di finezza	fine
Materiale abrasivo	Corindone normale
Sigla materiale abrasivo	A
Forma rulli abrasivi	cilindrico
Tipo di prodotto	Rullo abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Supporto per rulli abrasivi, Ø Gambo 6 mm Ø
Alloggiamento × Lunghezza complessiva 3X63 mm

553835 3X63