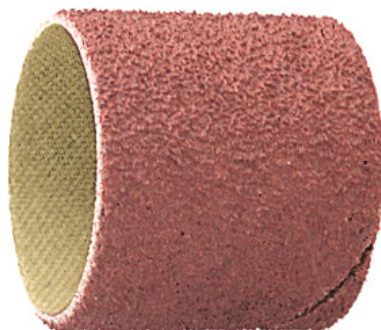


**HOLEX****Manicotto di smerigliatura (A) grana 150 fine, Ø Bussole × Larghezza bussole: 30X20mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	553740 30X20
GTIN	4045197240439
Classe articolo	52E

## Descrizione

### Esecuzione:

**A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma.** È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana. Non indicato per l'utilizzo con sostanze lubrorefrigeranti.

### Corindone normale (A).

### Uso:

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

### Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

## Descrizione tecnica

Bussole larghezza.	20 mm
Grana	150

Ø Bussola	30 mm
Grado di finezza	fine
Materiale abrasivo	Corindone normale
Sigla materiale abrasivo	A
Forma manicotti	cilindrico
Tipo di prodotto	Manicotto di smerigliatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

### Accessori

Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, Ø  
Gambo 6 mm Ø Testa × Lunghezza testa 30X20 mm

553600 30X20