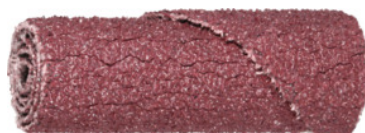


**HOLEX****Rullo abrasivo cilindrico (A) grana 80 medio, Ø Rulli abrasivi × Lunghezza rulli: 6X38mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 553880 6X38   |
| GTIN            | 4045197524522 |
| Classe articolo | 52E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

I rulli abrasivi sono composti da tela abrasiva arrotolata, **corindone normale (A)**.  
Forma cilindrica.

**Per:**

Supporti per rulli abrasivi n. art. 553835.

**Per:**

Ø alloggiamento supporto × lunghezza complessiva: 3×63

**Descrizione tecnica**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Ø Rulli abrasivi         | 6 mm                    |
| Lunghezza rulli abrasivi | 38 mm                   |
| Numero massimo giri      | 26000 min <sup>-1</sup> |
| Grana                    | 80                      |
| Grado di finezza         | medio                   |
| Materiale abrasivo       | Corindone normale       |
| Sigla materiale abrasivo | A                       |
| Forma rulli abrasivi     | cilindrico              |
| Tipo di prodotto         | Rullo abrasivo          |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| INOX                             | limitatamente adatto |                |            |
| GG(G)                            | limitatamente adatto |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | limitatamente adatto |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

## Accessori

Supporto per rulli abrasivi, Ø Gambo 6 mm Ø  
Alloggiamento × Lunghezza complessiva 3X63 mm

553835 3X63