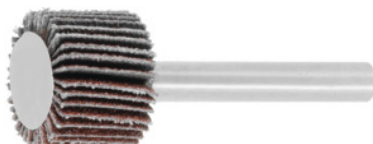


**HOLEX****Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A), grana 80, Ø Testa ×  
Larghezza testa: 20X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554200 20X10
GTIN	4045197437198
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Lamelle abrasive rivestite con **corindone normale (A)**.

**Uso:**

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

**Descrizione tecnica**

Grana	80
Numero massimo giri	28000 min <sup>-1</sup>
Velocità consigliata	20000 min <sup>-1</sup>
Larghezza della testa	10 mm
Ø Gambo	3 mm
Ø Testa	20 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	grana 80

Tipo di prodotto

Spazzole lamellari in tessuto  
abrasivo con gambo**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		