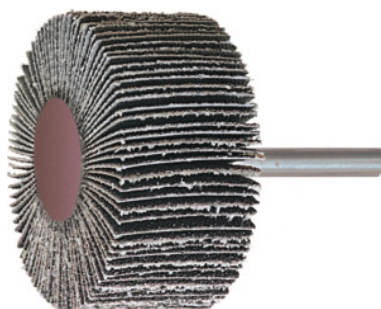


HOLEX**Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (SiC), grana 60, Ø Testa ×
Larghezza testa: 30X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554650 30X10
GTIN	4045197240965
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Lamelle abrasive rivestite con **carburo di silicio (SiC)**. Ø Codolo 6 mm.

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	25400 min ⁻¹
Larghezza della testa	10 mm
Velocità consigliata	16000 min ⁻¹
Grana	60
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	30 mm

Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
Attributo del nome del prodotto	grana 60
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		