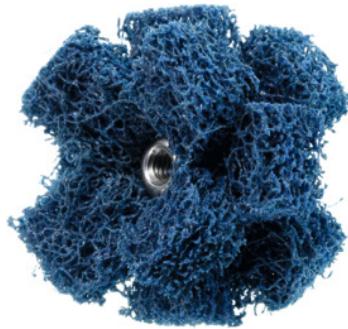


Garant**Stella abrasiva in tessuto, Ø 38 mm, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	555913 180
GTIN	4045197608987
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto abrasivo a stella con attacco filettato. Esecuzione in tessuto robusto e resistente allo strappo, nessuna sfrangiatura sui bordi di taglio. A 3 veli.

Uso:

Per pulizia, sbavatura e rifinitura di punti di difficile accesso come **fori, filettature interne, tubi e cavità**. Utilizzare con perno di serraggio n. art. 555920.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Numero max. giri: 13000 min⁻¹

Grado di finezza: medio

Colore: blu

Descrizione tecnica

Colore	blu
Grado di finezza	medio
Ø	38 mm
Confronto granulometrico	180

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 38 mm
Velocità consigliata	7500 min ⁻¹
Numero massimo giri	13000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Perno di serraggio Lunghezza complessiva 75 mm

555920 75

Perno di serraggio Lunghezza complessiva 120 mm

555920 120