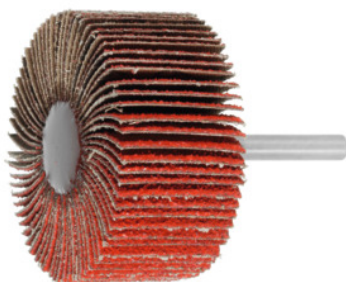


Garant

**Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (CER), grana 60, Ø Testa ×
Larghezza testa: 40X15mm**

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 554150 40X15 |
| GTIN | 4045197882271 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Lamelle abrasive rivestite con **grana ceramica (CER)**.

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Grana | 60 |
| Velocità consigliata | 12000 min ⁻¹ |
| Larghezza della testa | 15 mm |
| Numero massimo giri | 19100 min ⁻¹ |
| Ø Testa | 40 mm |
| Ø Gambo | 6 mm |

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica |
| Attributo del nome del prodotto | grana 60 |
| Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |