


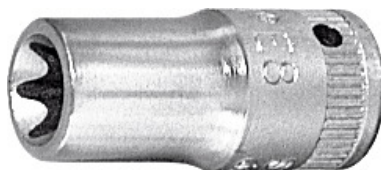

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®, Impronta Torx®: E10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	631500 E10
GTIN	4018754000982
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni; rivestimento NiCr resistente al distacco.

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Dimensione profilo A: 9,4 mm

Ø lato uscita: 12,7 mm

Lunghezza: 23 mm

Descrizione tecnica

Dimensione profilo A	9,4 mm
Impronta Torx®	E10
Lunghezza	23 mm
Ø lato uscita	12,7 mm
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Materiale	Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Tipo di prodotto

Bussola