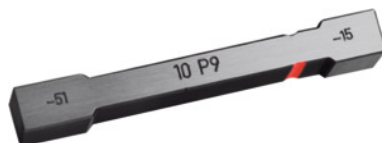


**Calibro a tampone piatto, P9, Dim. nominale: 17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	484402 17
GTIN	2050001937131
Classe articolo	48B

**Descrizione****Esecuzione:**

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato. Calibri a tampone piatto **con classe di tolleranza P9**.

**Uso:**

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

**Descrizione tecnica**

Dimensione nominale	17 mm
Qualità	9
Accoppiamento	P9
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Campo di tolleranza	P
Materiale	Acciaio temprato
Attributo del nome del prodotto	P9
Taratura	L6
Tipo di prodotto	Calibro a tampone piatti

## Servizi

Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 20 mm

028300 20