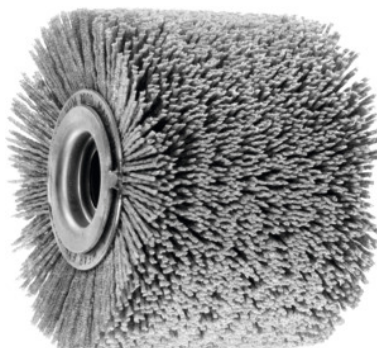


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Spazzola per satinare nylon abrasivo 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568436
GTIN	4017359204351
Classe articolo	57L

Descrizione**Esecuzione:**

Dim. Ø 100×70 mm, Ø Foro 19 mm con cava doppia per chiavetta.

Setole di nylon grana 80 incorporate con **carburo di silicio**. **Molto flessibile e adattabile.**

Adatte per sbavatura, pulizia e ravvivatura di superfici profilate.

Uso:

Su satinatrici con set di anelli distanziali n. art. 568439.

Sigla materiale abrasivo: SiC

Descrizione tecnica

Larghezza spazzola	70 mm
Ø foro	19 mm
Spessore setole	1,2 mm
Ø Spazzola D ₁	100 mm
Materiale abrasivo	con carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×70 mm

Tipo di prodotto

Spazzola per satinare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Set di anelli distanziatori 6 pezzi

568439