


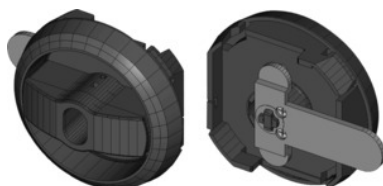

Impugnatura a guscio 379-010-2 senza inserto a bussola



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	914180
GTIN	2050000977589
Classe articolo	93B

Descrizione

Esecuzione:

Linguetta di chiusura per chiusure a 1 o 3 punti, lunghezza 68 mm, larghezza 55 / 22 mm, corsa leva di chiusura 90°.

Per:

Armadi custodia utensili n. art. 947300 – 947805 (con sportelli a battente), sportelli dell'armadio macchina n. art. 942950 e tutti gli **armadi a sportello battente del Gruppo Prodotti 95**.

Eccezione: non per cassette e custodia per monitor degli armadi per computer n. art. 951100 – 951635, (guida n. art. 914203) e non per armadi con sportelli scorrevoli del Gruppo Prodotti 95 (impugnatura a guscio n. art. 914170).

Fornitura:

Impugnatura a guscio con linguetta di chiusura. **Attenzione:** gli inserti a bussola vengono inseriti direttamente in queste impugnature senza ulteriore guida per la serratura.

Descrizione tecnica

Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO	sì
Lunghezza linguetta di chiusura (blocco interno all'armadio)	68 mm
Corsa leva di chiusura	90 grado
Per arredamento industriale fino al periodo	Metà 2008

Per	Armadi con porte a battente del Gruppo prodotti 95
Larghezza linguetta di chiusura centrale	16 mm
Per chiusura a punti	per chiusura a 1 e 3 punti
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola	sì
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola	sì
Larghezza linguetta di chiusura (blocco interno all'armadio)	22 mm
Per arredamento industriale a partire dal periodo	Metà 2000
Fornitura senza inserto a bussola	sì
Materiale impugnatura a guscio	Plastica
Lunghezza linguetta di chiusura centrale	55 mm
Colore impugnatura a guscio	antracite
Tipo di prodotto	Impugnatura a guscio