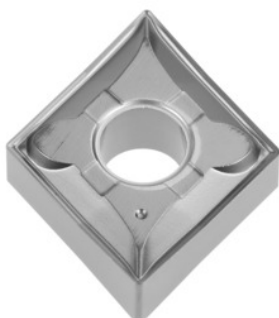


Garant**CN. G 09T304, Tipo: HB7410-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250150 HB7410-1
GTIN	4045197937483
Classe articolo	21G

Descrizione

CN. G 09T304 HB7410-1 Tipo: HB7410-1
Rompitruccioli: TAM
Tolleranza: G
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7410-1
Impiego principale	Ti
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitruccioli	TAM
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 90 m/min
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura