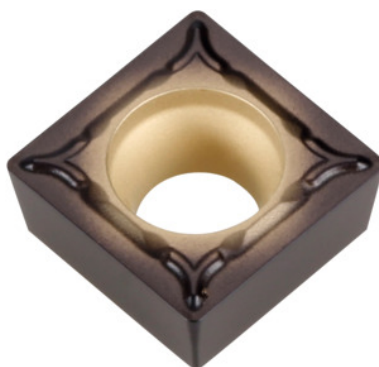


**Garant**
**SCMT 120408, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Classe articolo	21G

### Descrizione

SCMT 120408 HB7035-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-1

Rompitrucioli	SS
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Insetto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura