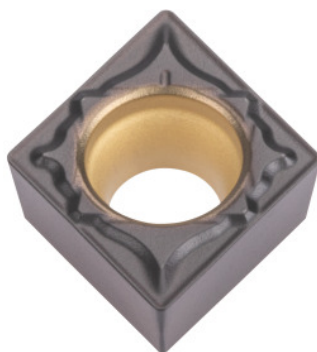


Garant**CCMT 060204 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	WSS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CCMT 060204

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura