


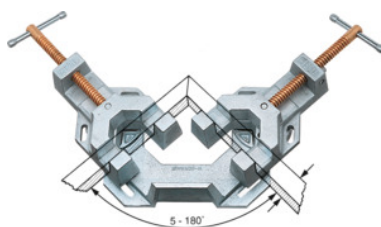

Tenditore a squadra regolabile



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	862850
GTIN	4008158007502
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Piastra base e 2 elementi di serraggio regolabili; piastra base ed elementi di serraggio in ghisa di grande qualità, asta filettata ramata, pertanto adatto soprattutto per lavori di saldatura. Le asole laterali consentono il fissaggio su banchi di saldatura o dispositivi.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in caso di lavori di saldatura o di montaggio. Angolo di serraggio di 5° – 180° regolabile in continuo.

Apertura: 2x0 – 100 mm

Altezza ganasce: 35 mm

Peso: 10,7 kg

Angolo di serraggio: 5 - 180 grado

Descrizione tecnica

Peso	10,7 kg
Apertura	2x0 – 100 mm
Altezza ganasce	35 mm
Angolo di serraggio	5 - 180 grado
Tipo di prodotto	Tenditori a squadra

