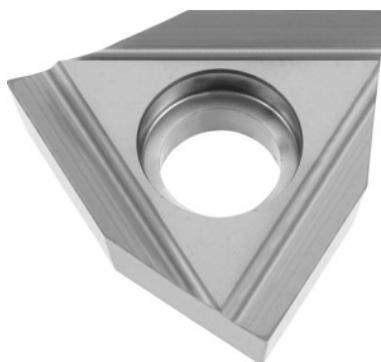


 KOMET

**WOHX 08T302 destro, W00, Tipo: P25M**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268903 P25M
GTIN	4047109072633
Classe articolo	24T

**Descrizione**

WOHX 08T302 destro P25M Tipo: P25M

Rompitrucioli: G06

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 300 m/min

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 120 - 180 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	G06
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	120 - 180 m/min

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 300 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	P25M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego secondario	M
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	WOHX 08T302 R
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W00
Angolo di spoglia superiore	6 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura