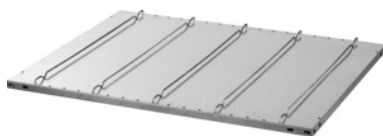


**Ripiano obliquo, zincato larghezza ripiano 1000 mm, larghezza 1000 mm, Profondità: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990610 500
GTIN	4004514249234
Classe articolo	96P

**Descrizione****Esecuzione:**

Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il bordo anteriore del ripiano è rialzato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.

**Fornitura:**

Incluse cad. 5 guide di separazione, 2 traverse longitudinali e 2 guide laterali.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	1000 mm
Profondità	500 mm
Esecuzione ripiano	Ripiano fissato
Esecuzione ripiano	Ripiano con sponda di contenimento
Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Campo d'impiego	Scaffalature con ripiani obliqui
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	larghezza 1000 mm
Tipo di prodotto	Ripiano

