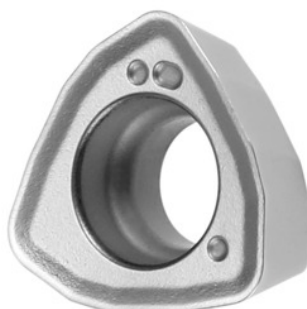


**Garant**
**XOMT060310ZZER, HB4420, Modello: S**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212852 S
GTIN	4045197625731
Classe articolo	21A

### Descrizione

**Nota:**

 Valori indicativi per  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$ 

 Raggio programmato con  $a_{p,max}$ : 2 mm

 Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,4 mm

Spessore inserti S: 3.18 mm

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,4 mm
Modello	S
Raggio di curvatura	1 mm
Spessore inserti S	3.18 mm
Codice ISO Inserto	XOMT060310ZZER
Tipo	HB4420
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio consigliata $a_{p \max}$ .	0,6 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1 mm
Raggio programmato con $a_{p \max}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rivestimento	PVD
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Inconel	idoneo	30 m/min	S
a umido max.	idoneo		