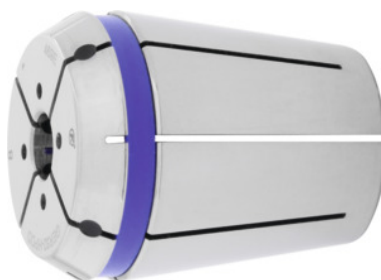


**Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori, ER 25, Ø Attacco nominale d: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309375 8
GTIN	2050001767769
Classe articolo	33F

Descrizione**Esecuzione:**

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità **3 µm** (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar) e **ugelli**.

Simile a norma ISO 15488-A.

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	8 mm
Adattatore	ER 25
Norma	ISO 15488-A

Precisione della concentricità radiale	≤ 2 µm
Modello	429 E
Ø Esterno D	25,7 mm
Lunghezza complessiva L	34 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio