


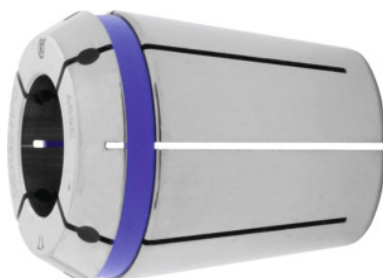

Pinza ER HP con guarnizione, ER 25, Ø Attacco nominale d: 10mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309374 10 |
| GTIN | 2050001766359 |
| Classe articolo | 33F |

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità **3 µm** ($3 \times D$, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno del lubrificante (utilizzabile fino a 60 bar). **Simile a norma ISO 15488-A.**

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|-------------|
| Ø Attacco nominale d | 10 mm |
| Adattatore | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |

| | |
|--|--------------------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 2 μm |
| Modello | 429 E |
| Ø Esterno D | 25,7 mm |
| Lunghezza complessiva L | 34 mm |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |