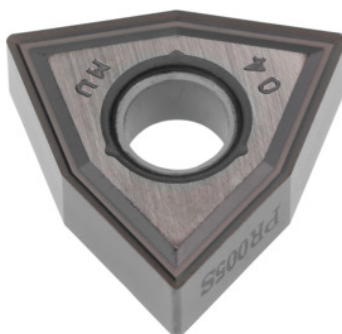


**WN.G 080404, Tipo: PR005S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3,5 mm
Tipo	PR005S
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 90 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	MU
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	WNMG 080404

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura