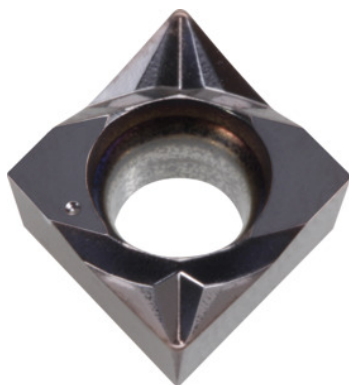


**CCGT 09T301, Rūšis: PR1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260095 PR1225
GTIN	4960664713363
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCGT 09T301 PR1225 Kietlydinys: PR1225

Drožlialaužis: MFP-SK

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 110 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Pastūma f	0,03 - 0,15 mm/aps,
Kampo spindulys	0,1 mm
Papildomas naudojimas	P
Drožlialaužis	MFP-SK
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	PR1225
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T301
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui