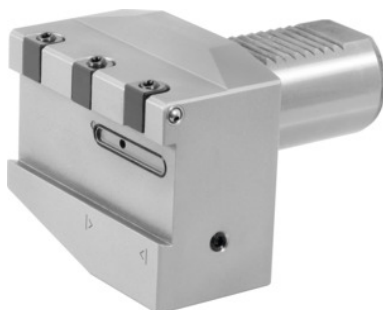


Garant**eco atpjovimo peilio laikiklis, su vidiniu aušinimu, Koto Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319132 40
GTIN	4045197716798
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- Su specialiu, reguliuojamu rutuliniu purkštuku optimaliam peilių aušinimui nepriklausomai nuo įpjovos gylio.
- Temperatūra prie pagrindinio bei šoninio peilių ženkliai sumažinama ir tai leidžia padidinti pjovimo greitį.
- Standus rėztuko laikiklis griovelių peiliams.
- Peilio tvirtinimas prie plokštės

Paskirtis:

Tinka naudoti įvairių gamintojų graviravimo peilius.

Pastaba:

Užsukimo varžtas kūginiam purkštukui tiekiamas komplekte. Naudojant įprastus atpjovimo peilius, šoninis aušiklio padavimas užblokuojamas! Tinkami spaustukai Nr. 279840 2 ir varžtai Nr. 279815 14. Žr. atsarginių dalių sąrašą.

Techninis aprašymas

L ₂	85 mm
tinka peilio aukščiui	32 mm
Koto Ø d ₁	40 mm

L ₁	54 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
Aukštis H ₁	73 mm
Aukštis H ₂	47 mm
Produkto rūšis	VDI atplovimo įrankio laikiklis