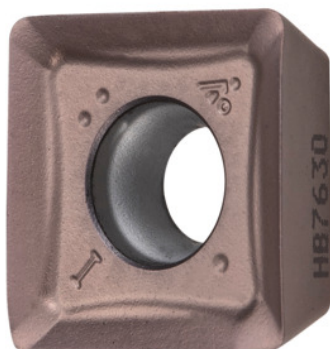


Garant**SOMT 120504 PDER, HB7630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

214874 INOX

GTIN

4045197716422

Produktų klasė

21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga, sauganti nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymasPastūma f_z per dantį

0,17 mm

Tipas

INOX

Kampo spindulys

0,4 mm

Plokštelės storis E

5,56 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas

SOMT 120504 PDER

Kietlydinys

HB7630

Ašmenys

HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		