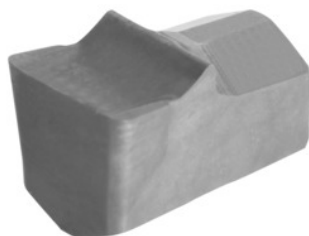


Garant**Nupjovimo plokštelė neutral., HU9215, įpjovos plotis w: 6,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273296 6,0
GTIN	4062406085841
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Paskirtis:**

Atpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Danga	be dangos
Įpjovos plotis w	6 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,17 mm/aps,
Kampo spindulys	0,3 mm
Pagrindinis naudojimas	K
Įpjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HU9215
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Ketus (G)	tinka	100 m/min	K
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		