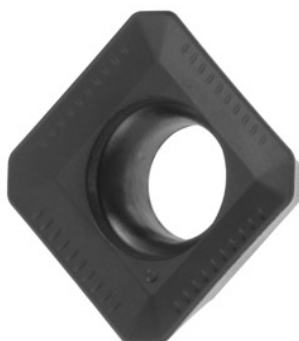


Garant
SEKT 1204 AFTN, HB8520, Tipas: ST1100


Užsakymo data

Užsakymo numeris	214244 ST1100
GTIN	4045197716361
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

 Pastūma f_z per dantį: 0,19 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,19 mm
Tipas	ST1100
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKT 1204 AFTN
Kietlydinys	HB8520
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Alyva	ribotai tinka		
sausasis	tinka		